

Technisches Datenblatt

T-Abzweighaube 1025

Art.-Nr. 7216645




Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanälen BSKM 1025. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

St	Stahl
L	lackiert

Stammdaten

Art.-Nr.	7216645
Typ	BSKM-TA 1025RW
Bezeichnung 1	T-Abzweig
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	100x250
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	263,10 kg/100 St.

Technische Daten

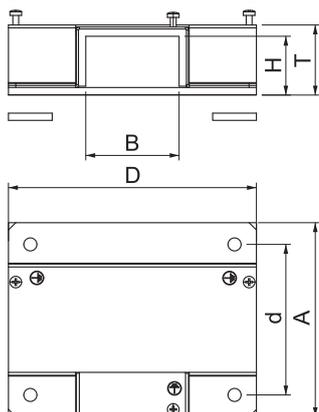

Breite	314,00 mm
Höhe	108,00 mm
Maß A	314,00 mm
Maß B	250,00 mm
Maß D	350,00 mm
Maß H	100,00 mm
Maß b	250,00 mm
Maß d	284,00 mm
Maß h	100,00 mm
Maß T	108,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige