

Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel BW 80

Artikelnummer: 6019528



Befestigungswinkel für die Montage von IS 8-Stielen an der Wand.
Der Befestigungswinkel kann auch in Kombination der schweren Steigeleiter Typ SLS 80 verwendet werden.

Inklusive Befestigungsschraube M12x30.
Inklusive Flachrundschraube
M12 x 30.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6019528
Typ	BW 80 55 FT
Bezeichnung 1	Befestigungswinkel
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	80x65
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	32,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel BW 80

Artikelnummer: 6019528



Abmessungen

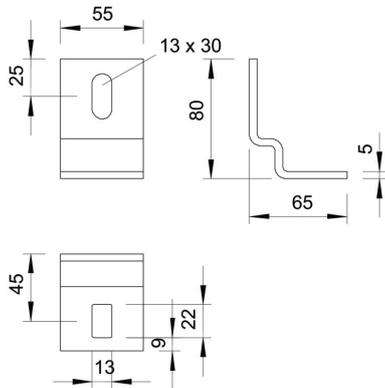

Länge	80 mm
Breite	55 mm
Höhe	65 mm

Technische Daten

Ausführung	Befestigungswinkel
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Profilformen	I-Profil
Mit Schraubenzubehör	ja
Verstellbar	nein