

Technisches Datenblatt

Kabelbinderschelle CTC

Artikelnummer: 2332790



Kabelbinderschelle zur einfachen und schnellen Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.

* Universell anwendbar für Leitungen und Rohre

* Befestigung mittels Schlagdübel Ø 5 mm und Ø 6 mm

* max. Bündel bis 63 mm

* halogenfrei

* UL zertifiziert.

Kabelbinderschelle zur einfachen und schnellen Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2332790
Typ	CTC 7,5x180 LGR
Bezeichnung 1	Kabelbinderschelle
Hersteller	OBO
Dimension	7,5x180mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelbinderschelle CTC

Artikelnummer: 2332790



Abmessungen

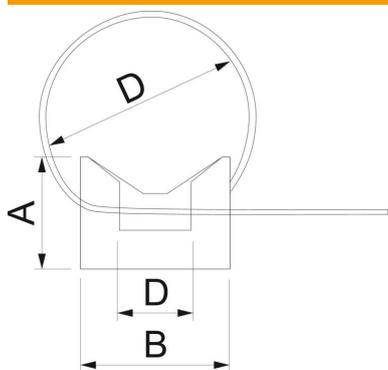

Länge	180 mm
Breite	7,5 mm
Höhe	1,5 mm
Maß B	7,5 mm

Technische Daten

Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Max. Bündeldurchmesser	32 mm
Mindestbruchlast	0,36 kN
Montagetemperatur max.	35 °C
Montagetemperatur_min.	-15 °C
Reflektierend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	85 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
Transparent	nein
Zugfestigkeit	360 N