


# Technisches Datenblatt

Oberteil für 3-fach-Gerätedose für WDK-Kanäle, Kanalhöhe  
150 mm

Artikelnummer: 6194206



Oberteilabschnitt 3-fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen in Verbindung mit der Geräteeinbaudose Typ 2390.

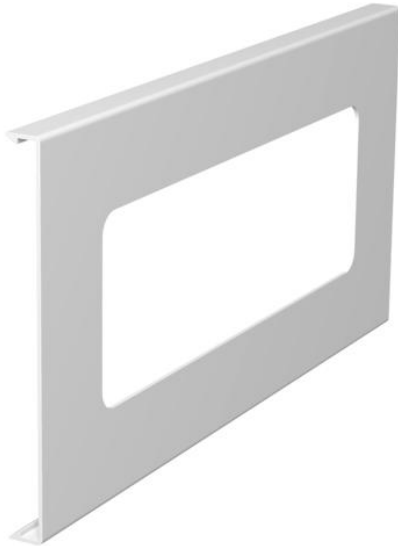


**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6194206
Typ	D2-3 150RW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Geräteeinbau 3-fach
Hersteller	OBO
Dimension	150x300mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

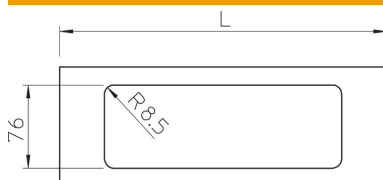

Länge	300 mm
Breite	150 mm
Höhe	15 mm

# Technisches Datenblatt

Oberteil für 3-fach-Gerätedose für WDK-Kanäle, Kanalhöhe  
150 mm

Artikelnummer: 6194206



## Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C