

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Artikelnummer: 7138720



Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7138720
Typ	DFAAM 100 A2
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für RAAM 100
Hersteller	OBO
Dimension	B=100mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

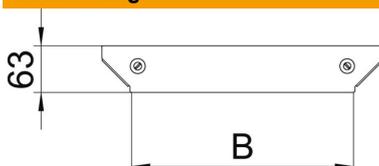

Breite	100 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	100 mm

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Artikelnummer: 7138720



Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	1,25 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein