

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Artikelnummer: 7136978



Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




| | |
|-----------|----------------------|
| A2 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 7136978 |
| Typ | DFAA 600 A2 |
| Bezeichnung 1 | Deckel Anbau-Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | mit Drehriegeln, für RAA 600 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B600mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 240 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

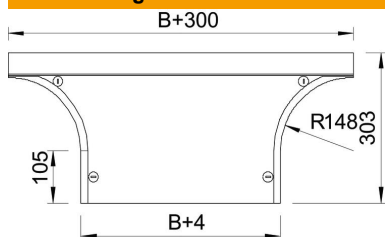

| | |
|-------------|---------|
| Breite | 600 mm |
| Breite | 24 in |
| Höhe | 35 mm |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Maß H | 15 mm |
| Maß R | 148 mm |

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Artikelnummer: 7136978



Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------|
| Anzahl Drehriegel | 4 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Materialstärke (Inch) | 0,05 in |
| Materialstärke | 1,25 mm |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |