


Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6049427



Ungelochter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbare Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.

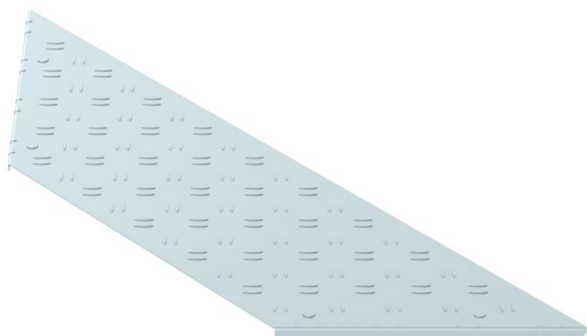

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049427
Typ	DFAA BKRS 500 FS
Bezeichnung 1	Deckel für Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	begehrbar, für Seitenhöhe 100mm
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	380,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6049427



Abmessungen

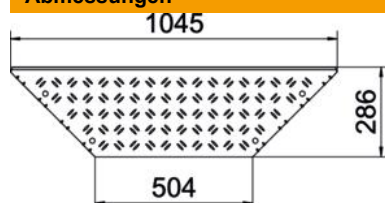

Länge	286 mm
Breite	1.046 mm
Höhe	16 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	auffliegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein