


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Artikelnummer: 6001870

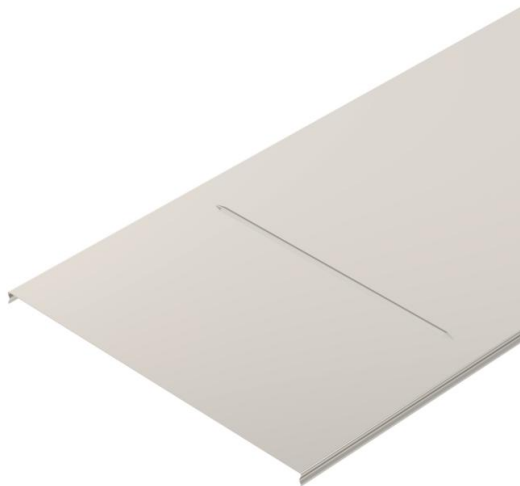

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6001870
Typ	DGRR 400 A2
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	400x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	266,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Artikelnummer: 6001870



Abmessungen

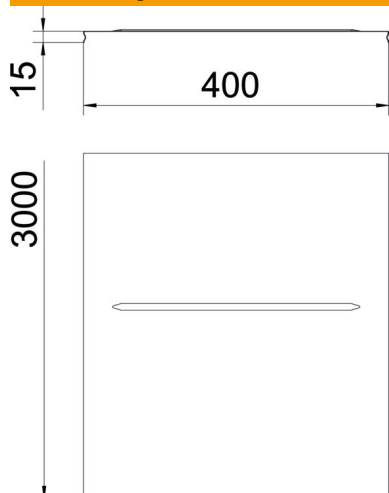

Länge	3.000 mm
Breite	398 mm
Breite	15,67 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,8 mm
Maß B	398 mm

Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein