

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6408732
Typ	DIN440 11 A2
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Bezeichnung 2	nach DIN 440
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,852 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Artikelnummer: 6408732



Abmessungen

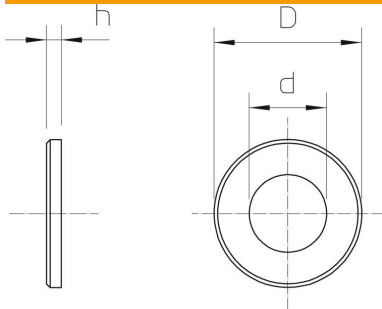

Maß d	11 mm
Maß D max.	34 mm
Maß D min.	34 mm
Maß h	3 mm

Technische Daten

Facettenförmig	nein
Gewinde	M10
Innendurchmesser	11 mm
Lochdurchmesser	11 mm
Materialstärke	3 mm
Lochform	rund