

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6408703
Typ	DIN440 7 A2
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Bezeichnung 2	nach DIN 440
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,535 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Artikelnummer: 6408703



Abmessungen

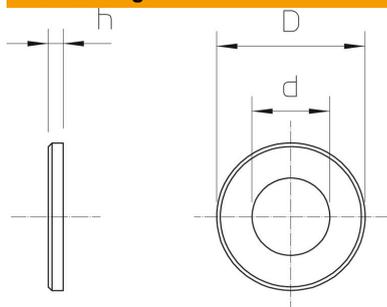

Maß d	6,6 mm
Maß D max.	22 mm
Maß D min.	22 mm
Maß h	2 mm

Technische Daten

Facettenförmig	nein
Gewinde	M6
Innendurchmesser	6,6 mm
Lochdurchmesser	6,6 mm
Materialstärke	2 mm
Lochform	rund