

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424942



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheninstellbarer Stütze.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 7424942 |
| Typ | DSU2 500 4030 |
| Bezeichnung 1 | Deckelstoßunterstützung |
| Bezeichnung 2 | für OKA-W |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 39,09 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

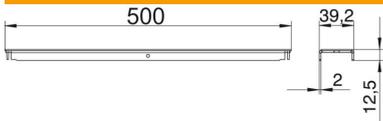

| | |
|--------|--------|
| Breite | 500 mm |
| Maß A | 500 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|----------|
| Art des Zubehörs | sonstige |
| Kanalhöhe max. | 70 mm |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Mindeststrichhöhe | 40 |
| Mittelunterstützung | ja |
| Nivellierbereich min. | 0 mm |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |