


# Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50

Artikelnummer: 6131163

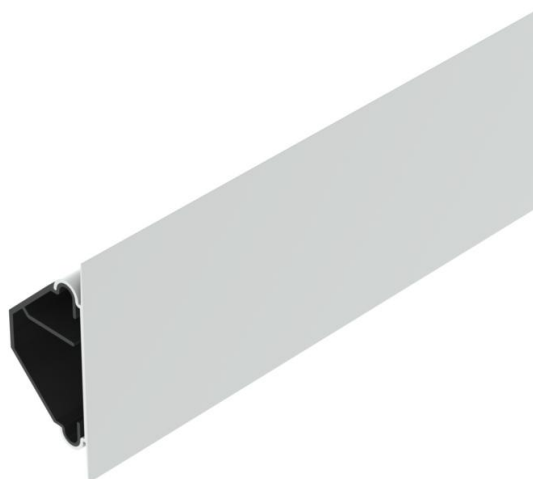

Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.  
Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand.  
Unter- und Oberteil im Karton.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6131163
Typ	ECK 5050 cws
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	RAUTRIGO Set 50x50 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	30
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	39,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50



Artikelnummer: 6131163



## Abmessungen

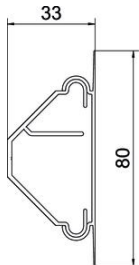

Länge	2.000 mm
Breite	80 mm
Höhe	50 mm

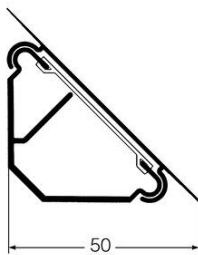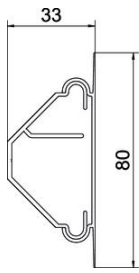

# Technisches Datenblatt

Eckkanal ECK 50, Kanalbreite 50

Artikelnummer: 6131163



## Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Nutzquerschnitt	940 mm <sup>2</sup>
Schutzfolie	nein