

Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung EDK reinweiß

Artikelnummer: 2011689



Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.



TPE Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 2011689 |
| Typ | EDK 25 RW |
| Bezeichnung 1 | Einsteckdichtung |
| Bezeichnung 2 | für Kabel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | Ø25/5-20 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,214 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung EDK reinweiß

Artikelnummer: 2011689



Abmessungen

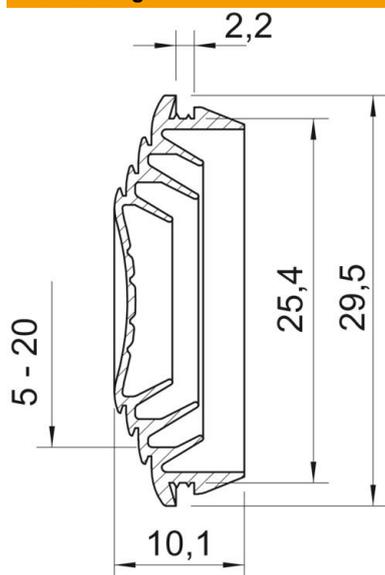

| | |
|--------|---------|
| Maß A | 2,2 mm |
| Maß D1 | 29,5 mm |
| Maß D2 | 25,4 mm |
| Maß D3 | 5 mm |
| Maß D4 | 14 mm |
| Maß D5 | 15 mm |
| Maß D6 | 18 |
| Maß D7 | 19 |
| Maß D8 | 20 |
| Maß L | 10,1 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------|
| Ausführung | abschneidbar |
| für Durchmesser max. | 20 mm |
| für Durchmesser min. | 5 mm |
| für Wandstärke max. | 2,2 |
| für Wandstärke min. | 2,2 |
| Größe | M25 |
| Halogenfrei | ja |
| Nenndurchmesser | 25 mm |
| Schutzart | IP55 |