


# Technisches Datenblatt

## Einlegeblech A2

Artikelnummer: 6103626

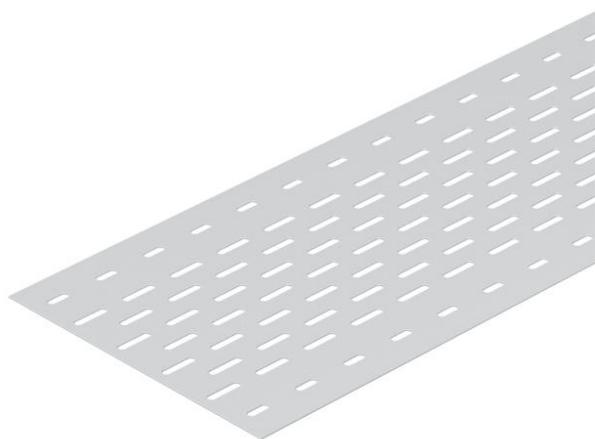

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.  
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.



<b>A2</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6103626
Typ	ELB-L50 A2
Bezeichnung 1	Einlegeblech
Bezeichnung 2	gelocht, für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	250,867 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Einlegeblech A2

Artikelnummer: 6103626



### Abmessungen

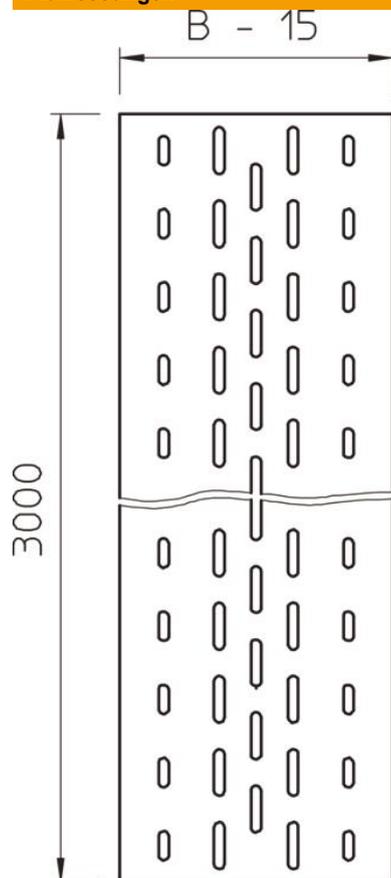

Länge	3.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	45 mm
Maß B	500 mm

### Technische Daten

Materialstärke	1 mm
----------------	------