

# Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-AA70170

Artikelnummer: 6279413



Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.  
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

## Stammdaten

Artikelnummer	6279413
Typ	GA-AA70170EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x300
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	202,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-A70170


Artikelnummer: 6279413



## Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

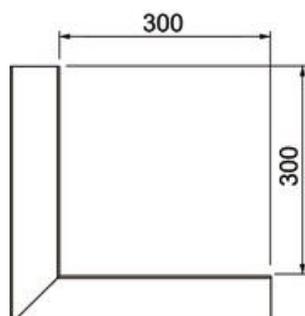

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm