

Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-AA90170

Artikelnummer: 6279513



Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6279513
Typ	GA-AA90170EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x170x300
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	229,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GA-A90170


Artikelnummer: 6279513



Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	90 mm

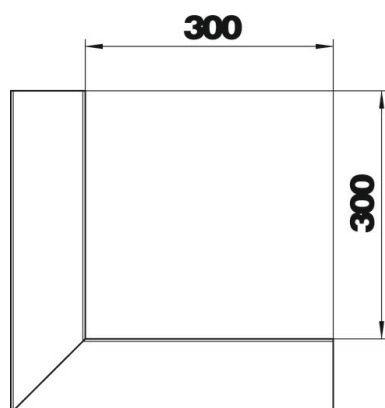

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm