

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 1 Loch A4

Artikelnummer: 1124723



Verbindungsplatte mit Langloch zur Montage z. B. von Gewindestangen an Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1124723 |
| Typ | GMS 1 VP A4 |
| Bezeichnung 1 | Verbindungsplatte |
| Bezeichnung 2 | mit 1 Loch |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 40x40x4 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,45 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 1 Loch A4

Artikelnummer: 1124723



Abmessungen

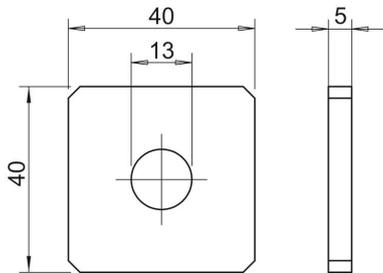

| | |
|--------|-------|
| Länge | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 4 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ausführung | mit Durchgangslochung 13 mm |
| Ausführung | sonstige |
| Geeignet für Profilformen | C-Profil |
| Lochgröße | 13 mm |
| Materialstärke | 4 mm |
| Mit Schraubenzubehör | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |