

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 2 Löchern A4

Artikelnummer: 1124725



Verbindungsplatte mit 2 Löchern zur Längsverbinding von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1124725
Typ	GMS 2 VP A4
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 2 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	100x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 2 Löchern A4

Artikelnummer: 1124725



Abmessungen

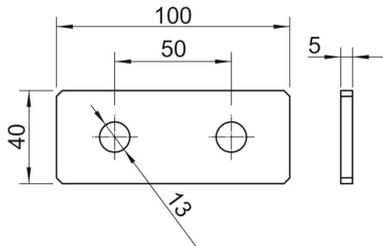

Länge	100 mm
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein