

Technisches Datenblatt

Omegabügel A2

Artikelnummer: 1124711



Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profischieben 41 x 21 mm.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1124711
Typ	GMS 3 O 4121 A2
Bezeichnung 1	Omegabügel
Bezeichnung 2	mit 3 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	150x24x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Omegabügel A2

Artikelnummer: 1124711



Abmessungen

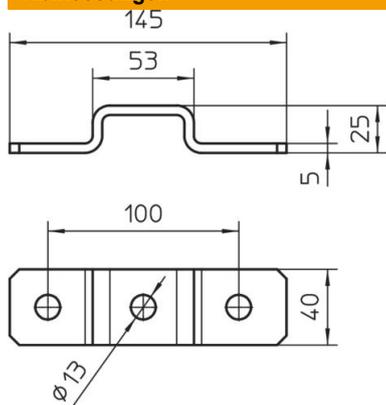

Länge	150 mm
Breite	40 mm
Höhe	24 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein