

Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.



CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1124673
Typ	GMS 3 O 4141 FT
Bezeichnung 1	Omegabügel
Bezeichnung 2	mit 3 Löchern
Hersteller	OBO
Dimension	150x45x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Omegabügel FT

Artikelnummer: 1124673



Abmessungen

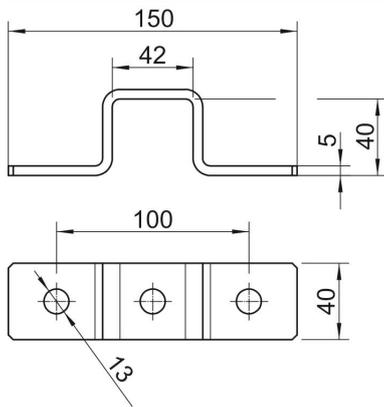

Länge	150 mm
Breite	40 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein