

# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte L-Form FT

Artikelnummer: 1124653



Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Winkelverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1124653
Typ	GMS 3 VP L FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	L-Form
Hersteller	OBO
Dimension	90x90x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte L-Form FT

Artikelnummer: 1124653



### Abmessungen

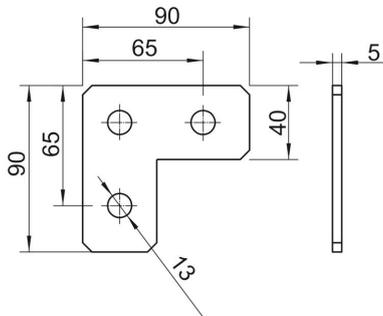

Länge	90 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein