

# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte T-Form A2

Artikelnummer: 1124695



Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur T-förmigen Verbindung von Profilschienen  
41 x 41 mm und 41 x 21 mm.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1124695
Typ	GMS 4 VP T A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	T-Form
Hersteller	OBO
Dimension	200x95x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte T-Form A2

Artikelnummer: 1124695



### Abmessungen

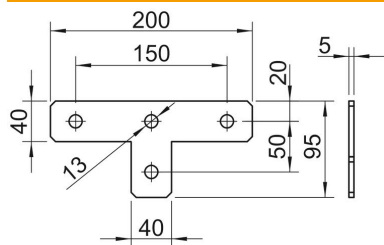

Länge	200 mm
Breite	40 mm
Höhe	4 mm

### Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	T-Verbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein