

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934 V4A

Artikelnummer: 3400173



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3400173
Typ	HN M6 A4
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934 V4A

Artikelnummer: 3400173



Abmessungen

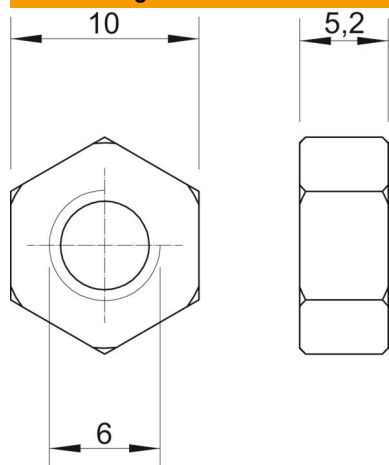

Maß d	6 mm
Maß h	5,2 mm

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	10
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	1/4 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubensystem Mutter	Außensechskant