

# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934 V4A

Artikelnummer: 3400175



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3400175
Typ	HN M8 A4
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,52 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934 V4A

Artikelnummer: 3400175



### Abmessungen

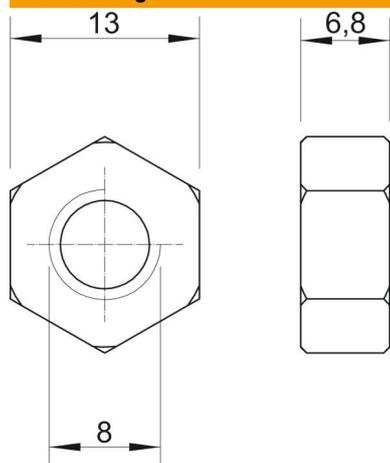

Maß d	8 mm
Maß h	6,8 mm

### Technische Daten

Festigkeitsklasse	8
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	13
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	5/16 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubensystem Mutter	Außensechskant