

Technisches Datenblatt

Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 70 x 170 mm

Artikelnummer: 6288328



Einbaueinheit aus Stahlblech zur Installation in der Kanalstrecke eines Geräteinbaukanals der entsprechenden Systemgröße. Aufnahme von Reiheneinbaugeräten einer Gesamtbreite von 12 TE auf Hut-schienen. Inkl. N- und PE-Schienen mit Steckklemmen. Die klappbare Klarsicht-haube ist abschließbar.



St Stahl

P pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6288328
Typ	IKR12RW70170
Bezeichnung 1	Einbaueinheit
Bezeichnung 2	für Reiheneinbaugeräte
Hersteller	OBO
Dimension	95x170x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	450 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 70 x 170 mm

Artikelnummer: 6288328



Abmessungen

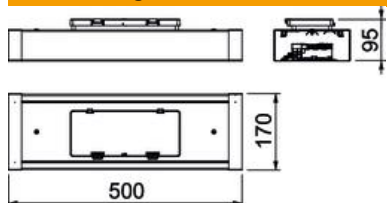

Länge	500 mm
Breite	170 mm
Höhe	95 mm

Technische Daten

Anbaumöglichkeit	nein
Anzahl der Einheiten	12
Anzahl der Reihen	1
Art des Deckels	transparent
DIN-Schiene	ja
Geeignet für Kanalhöhe	70
Halogenfrei	ja
Leitungseinführung	ja
Mit Montageplatte	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Transparenter Deckel	ja