

Technisches Datenblatt

IS 8-Hängestiel

Artikelnummer: 6361072



Hängestiel (I-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.
Am Hängestiel IS 8 K können einseitig und beidseitig Ausleger Typ AS 15, AS 30 und AS 55 befestigt werden. Die Ausleger sind in der Höhe stufenlos verstellbar.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 6361072 |
| Typ | IS 8 K 40 FT |
| Bezeichnung 1 | Hängestiel |
| Bezeichnung 2 | mit angeschweißter Kopfplatte |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 80x42x400 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 321,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

IS 8-Hängestiel

Artikelnummer: 6361072




Abmessungen

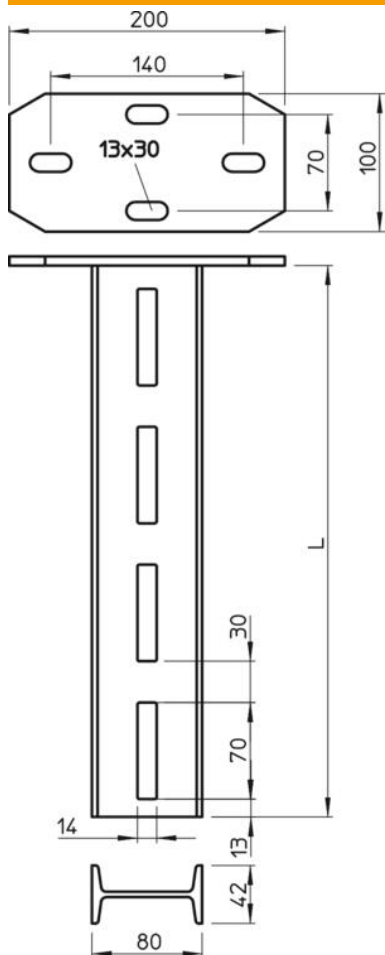

| | |
|--------|--------|
| Länge | 400 mm |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 42 mm |

 Belastung



Belastung

Max. Bel
Die Tab
Die ange
achten!

Technische Daten

| | |
|-----------------------|----------|
| Ausführung | I-Profil |
| Auslegerlänge 200 | 9,6 kN |
| Auslegerlänge 400 | 7 kN |
| Auslegerlänge 600 | 5 kN |
| Funktionserhalt | nein |
| Lochbreite | 14 mm |
| Materialstärke | 4 mm |
| maximale Zugbelastung | 12 kN |
| Mit Zahnung | nein |
| Schlitzweite | 70 mm |