

Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT

Artikelnummer: 6347028



Kopfplatte mit einer angeschweißten MS5030-Profilschiene für die Montage am IS 8-Stiel.
Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklaue.
Der Trassenverlauf ist in Längsrichtung.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6347028 |
| Typ | KI8 CPS5-1-500FT |
| Bezeichnung 1 | Kopfplatte |
| Bezeichnung 2 | für IS 8-Stiel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 500mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 224 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT

Artikelnummer: 6347028



Abmessungen

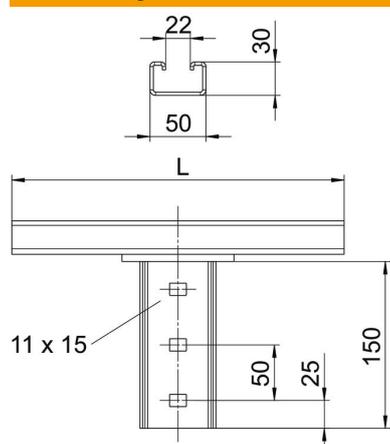

| | |
|--------|--------|
| Länge | 500 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 180 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|----------|
| Ausführung | sonstige |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Deckenbefestigung | ja |
| Geeignet für Konsolenbefestigung | nein |
| Geeignet für Profilformen | I-Profil |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |