



Kopfplatte zum Anschweißen an Gebäudekonstruktionen. In Kombination mit dem IS 8- Stiel können Hängestiele in allen Längen vor Ort hergestellt werden. Die Länge des Stiels darf max. 2000 mm betragen.

Die Kopfplatte kann an Fixlängen des I- Stiels Typ IS 8 montiert werden. Am Stiel wird die Kopfplatte mit 2 separat zu bestellenden Flachrundschruben Typ FRS M10 x 25 befestigt.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 6347088 |
| Typ | KI 8 AOX FT |
| Bezeichnung 1 | Kopfplatte |
| Bezeichnung 2 | für IS 8-Stiel,zum Anschweißen |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 100mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 84 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Kopfplatte, zum Anschweißen


Artikelnummer: 6347088



Abmessungen

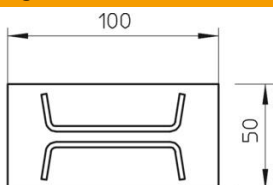

| | |
|--------|--------|
| Länge | 100 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 150 mm |

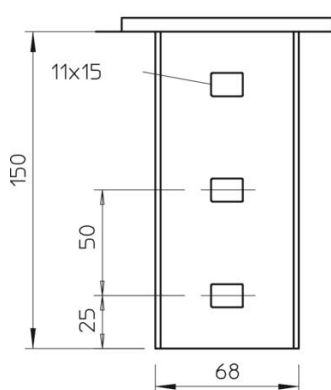

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ausführung | Schraubkopfplatte |
| Geeignet für Deckenbefestigung | ja |
| Geeignet für Konsolenbefestigung | nein |
| Geeignet für Profilformen | I-Profil |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |