

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, längs

Artikelnummer: 6347053



Kopfplatte in für die Montage an IS 8-Stiel.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.  
Die Länge des Stiels ist auf max. 2000 mm zu begrenzen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6347053
Typ	KI 8 FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	200mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	155 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, längs

Artikelnummer: 6347053



### Abmessungen

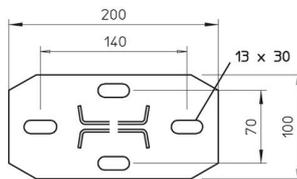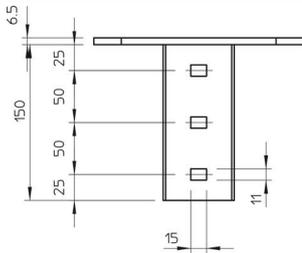

Länge	200 mm
Breite	100 mm
Höhe	150 mm

### Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	I-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm