

# Technisches Datenblatt

Klemmleiste 16-35 mm<sup>2</sup>, Kabelabzweigkasten T-Serie, X-Serie

Artikelnummer: 2016195



Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 16 ÷ 35 mm<sup>2</sup>, Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x35mm<sup>2</sup>, 4x25mm<sup>2</sup>, 8x16mm<sup>2</sup> oder 12x10mm<sup>2</sup>.



PA Polyamid

## Stammdaten

Artikelnummer	2016195
Typ	KL-T 16-35
Bezeichnung 1	Klemmleiste
Hersteller	OBO
Dimension	35mm <sup>2</sup>
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Klemmleiste 16-35 mm<sup>2</sup>, Kabelabzweigkasten T-Serie, X-Serie


Artikelnummer: 2016195



## Abmessungen

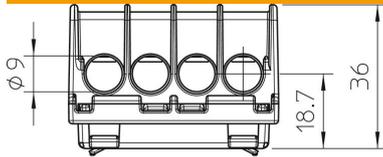

Länge	52 mm
Breite	24 mm
Höhe	36 mm

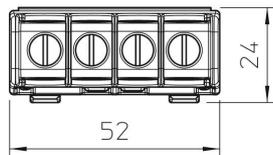

## Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig max.	35 mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig min.	10 mm <sup>2</sup>
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	4
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Isolierstoff	Thermoplast
Montageart	sonstige
Nennquerschnitt max.	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt min.	16 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	400 V
Nennstrom	125 A
Polzahl	1
Querschnitt	max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x35mm <sup>2</sup> , 4x25mm <sup>2</sup> , 8x16mm <sup>2</sup> oder 12x10mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Transparent	nein