

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene

Art.-Nr. 6347028



Kopfplatte mit einer angeschweißten MS5030-Profileschiene für die Montage am IS 8-Stiel.  
Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklaue. Der  
Trassenverlauf ist in Längsrichtung.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6347028
Typ	K18 CPS5-1-500FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Dimension	500mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	224,00 kg/100 St.

### Technische Daten

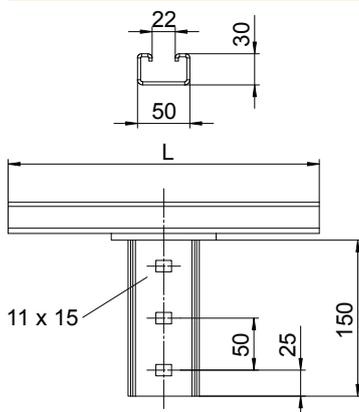

Länge	500,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	180,00 mm
Ausführung	sonstige
Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Geeignet für I-Profil	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Konsolenbefestigung	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °