


Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder 60

Art.-Nr. 6225730

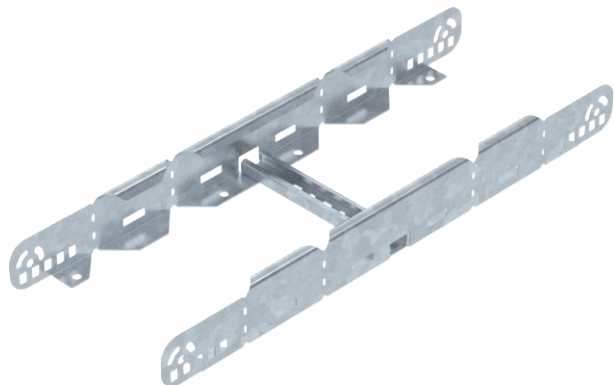

Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.



- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6225730
Typ	LMFV 620 FT
Bezeichnung 1	Multifunktionsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	130,60 kg/100 St.

Technische Daten

	Länge	604,00 mm
	Breite	200,00 mm
	Höhe	60,00 mm
	Seitenhöhe	60,00 mm
	Maß B	200,00 mm
	Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
	Blechstärke	1,50 mm
	Geeignet für Kabeltragsystembreite	200,00 - 200,00 mm
	Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60,00 mm
	Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
	Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Verbindungsart	Schraubverbinder