

# Technisches Datenblatt

## Schraubverbinder 15

Art.-Nr. 6066240



Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm mit 15 mm Seitenhöhe.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6066240
Typ	MKR SV FT
Bezeichnung 1	Schraubverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Marinenorm
Dimension	16x29x60
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	5,89 kg/100 St.

### Technische Daten

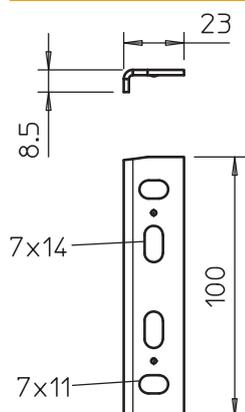

Länge	100,00 mm
Breite	23,00 mm
Höhe	8,50 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	15,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder