


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60

Art.-Nr. 6040484

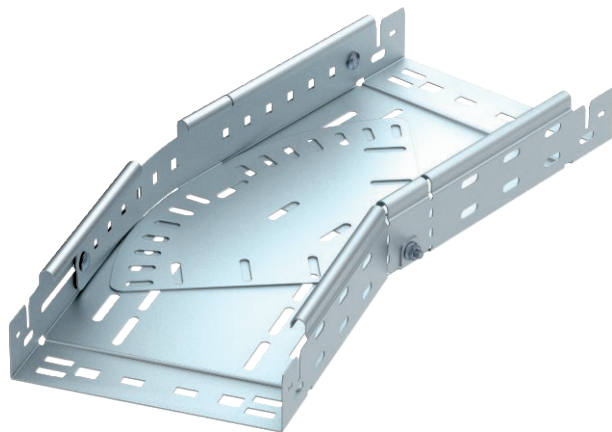

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.


 


| | |
|-----------|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | 6040484 |
| Typ | RBMV 620 FS |
| Bezeichnung 1 | Bogen variabel |
| Bezeichnung 2 | mit Schnellverbindung |
| Dimension | 60x200 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 163,60 kg/100 St. |

Technische Daten

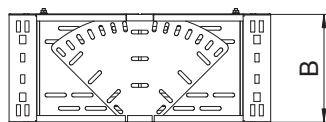

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Breite | 200,00 mm |
| Seitenhöhe | 60,00 mm |
| Maß B | 200,00 mm |
| Maß L | 490,00 mm |
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Blechstärke | 1,00 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Montagelochung im Boden | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NATO Lochbild | <input type="checkbox"/> |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |
| Seitenlochung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung | <input type="checkbox"/> |