


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60

Art.-Nr. 6040510

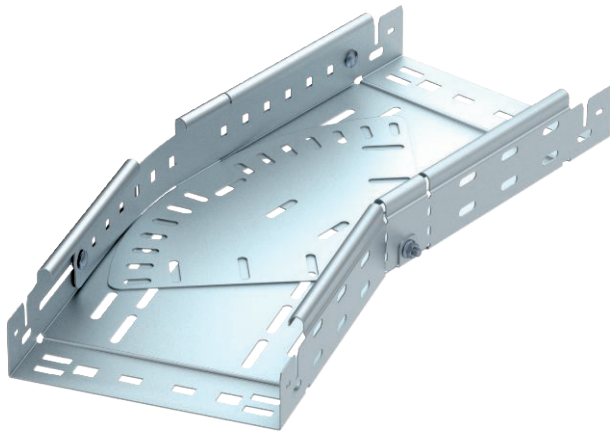

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.


 


St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6040510
Typ	RBMV 650 FT
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.083,70 kg/100 St.

Technische Daten

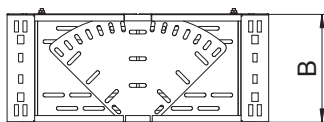

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß L	960,00 mm
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>