


# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 110

Art.-Nr. 7077505

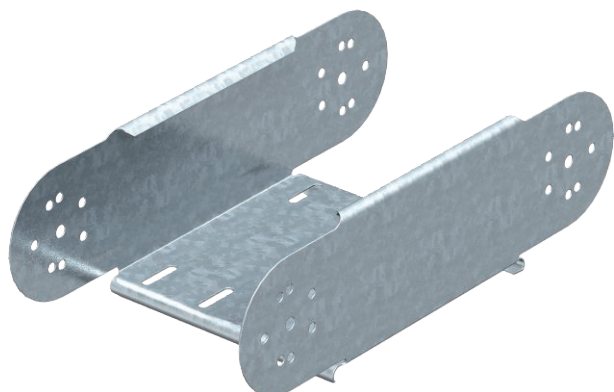

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.




<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7077505
Typ	RGBEV 150 FT
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	179,80 kg/100 St.

### Technische Daten

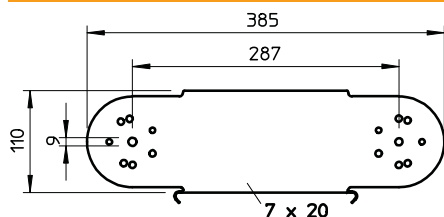

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	500,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Blechstärke	1,00 mm
Abmessung	385 x 500 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagebohrung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenbohrung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>