


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 60

Art.-Nr. 7082223

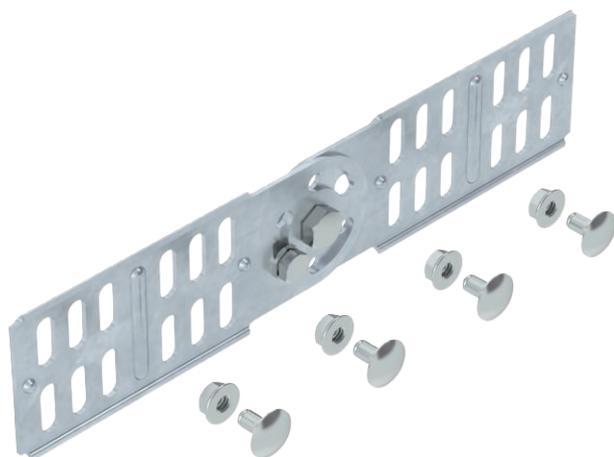

Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7082223
Typ	RGV 60 FT
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	60x260
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	26,10 kg/100 St.

Technische Daten

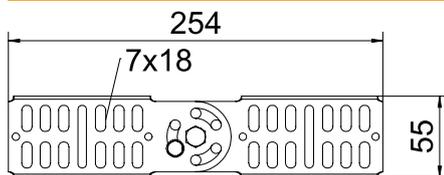

Länge	254 mm
Breite	16 mm
Höhe	60 mm
Seitenhöhe	60 mm
Seitenhöhe	2 in
Abmessung	254 x 56 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	2 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder