


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 35

Art.-Nr. 6067328

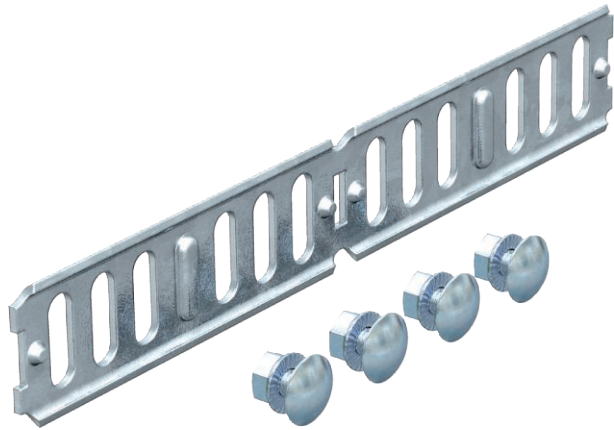

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 35 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

 


- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6067328
Typ	RWVL 35 FT
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Dimension	35x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	10,50 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	200,00 mm
Breite	4,00 mm
Höhe	31,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Seitenhöhe	1,00 in
Abmessung	200 x 31 mm
Ausführung	Winkelverbinder
Blechstärke	2,00 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder