


Technisches Datenblatt

Verbinder 40

Art.-Nr. 7103576

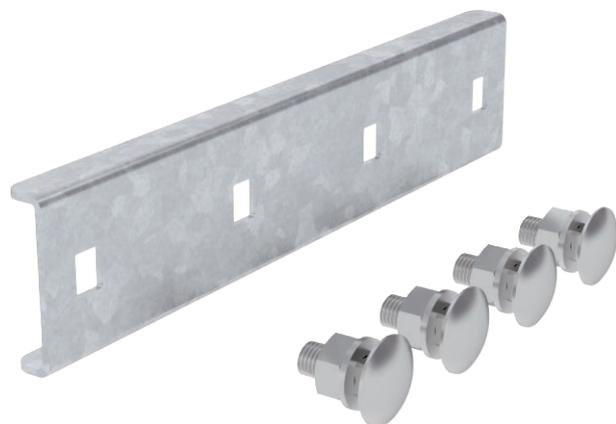

Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 40 mm Seitenhöhe.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7103576
Typ	SLV 62 FT
Bezeichnung 1	Längsverbinder mit Schrauben
Bezeichnung 2	für Kabelleiter SLZ und SL 62
Dimension	210x62
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	14,60 kg/100 St.

Technische Daten

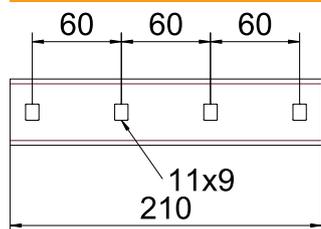

Länge	210,00 mm
Breite	45,00 mm
Höhe	12,00 mm
Abmessung	210x45 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>