


Technisches Datenblatt

Trägerklaue

Art.-Nr. 6018963

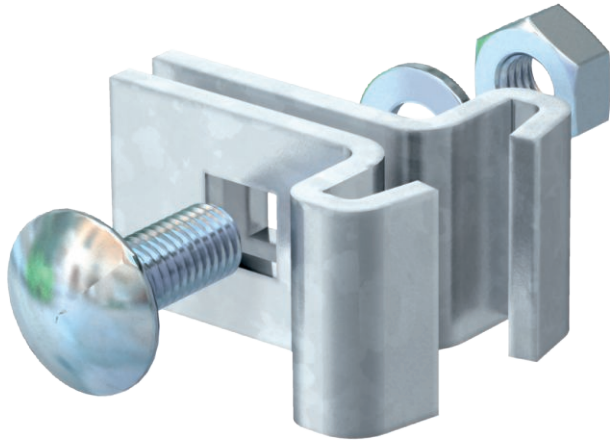

Trägerklaue mit Flachrundschaube FRS M10 x 25 für die Montage am IS 8-Stiel.
Kann auch in Kombination mit schwerer Steigeleiter Typ SLS 80 verwendet werden.




St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6018963
Typ	TGK 30 42 FT
Bezeichnung 1	Trägerklaue
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	17,00 kg/100 St.

Technische Daten

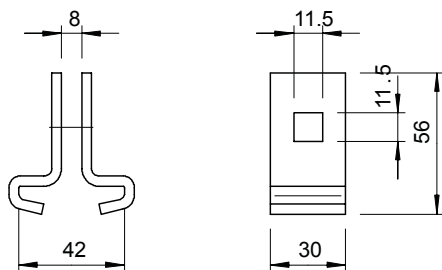

Abmessung | 56 x 30 mm