

Technisches Datenblatt

Spannklaue, schwer TKS

Art.-Nr. 6355798



Spannklaue mit Sechskantmutter in schwerer Ausführung für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern.

Der Spannereich der Spannklaue ist auf die max. Befestigungsdicke 30 mm begrenzt.




- St** Stahl
- ZL** Zinklamelle

Stammdaten

Art.-Nr.	6355798
Typ	TKS-S-30 ZL
Bezeichnung 1	Spannklaue, schwer
Bezeichnung 2	mit Kombimutter
Dimension	M12x75
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	Zinklamelle
Oberfläche Kürzel	ZL
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Paar
Gewicht	82,80 kg/100 Paar

Technische Daten

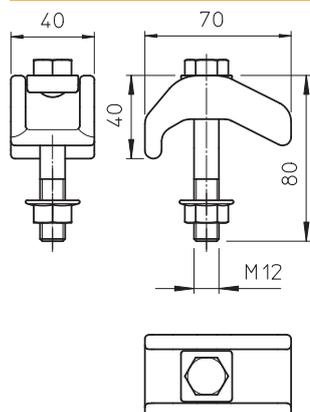

Höhe	30,00 mm
Geeignet für Flanschstärke	20,00 - 30,00 mm
Gewindegröße M	12
F in kN	21,00 kN
F in N	21.000,00 N
Schraube	M12 x 75