


# Technisches Datenblatt

## Längsverbinder-Set Magic DD

Artikelnummer: 6069120



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm. Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

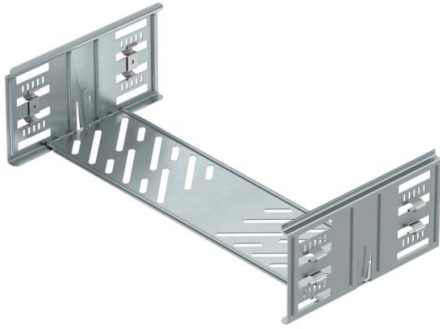

**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	6069120
Typ	KTSMV 140 DD
Bezeichnung 1	Längsverbinder-Set
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Magic
Hersteller	OBO
Dimension	110x400x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	64,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Längsverbinder-Set Magic DD


Artikelnummer: 6069120



### Abmessungen

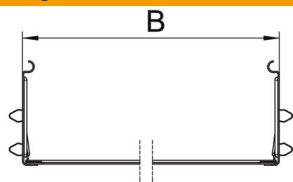

Länge	200 mm
Breite	400 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	400 mm

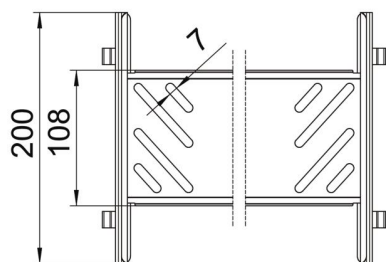

### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	schraubloser Verbinder