

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte US 5 NOK A2

Artikelnummer: 6348947



Kopfplatte mit 90° gedrehter U-Stielaufnahme.  
Bei der Montage der Kopfplatte bitte das Distanzstück Typ DSK 45 einsetzen!



<b>A2</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6348947
Typ	KUS 5 NOK A2
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 5-Stiel, 90° gedreht
Hersteller	OBO
Dimension	140x75x104
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte US 5 NOK A2


Artikelnummer: 6348947



### Abmessungen

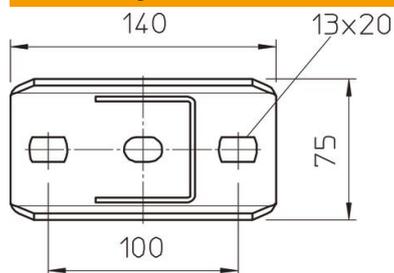

Länge	140 mm
Breite	75 mm
Höhe	104 mm

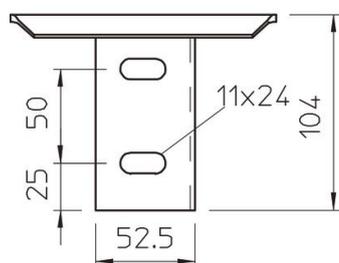

### Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm