

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, schwere Ausführung FT

Artikelnummer: 6349056



Kopfplatte in schwerer Ausführung für die Montage an US 7-Stiel.
Befestigungsmaterial (2 Flachrundschrauben FRS 12x25) bitte separat bestellen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6349056
Typ	KU 7 NOX FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel, schwer
Hersteller	OBO
Dimension	200x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	184 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kopfplatte, schwere Ausführung FT

Artikelnummer: 6349056



Abmessungen

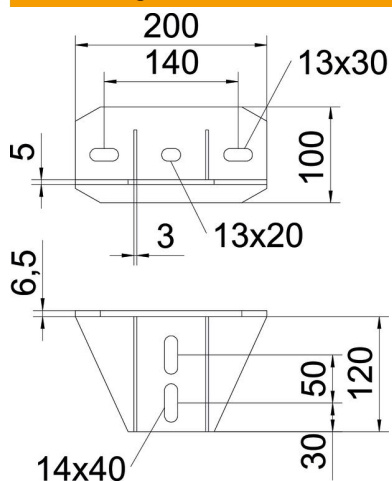

Länge	200 mm
Breite	100 mm
Höhe	120 mm

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm