

# Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmen, 3-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400662



Vertikalkrümmen (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7400662
Typ	KV3 35038-2
Bezeichnung 1	Vertikalkrümmen
Bezeichnung 2	3-zügig für EÜK-2
Hersteller	OBO
Dimension	430x177,7x177,7
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	131,14 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmter, 3-zügelig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400662



## Abmessungen

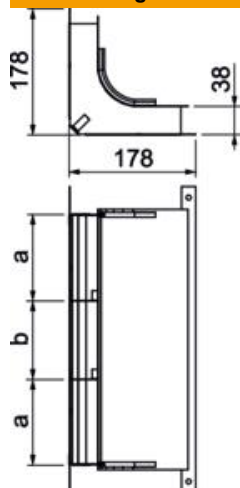

Länge	178 mm
Breite	350 mm
Höhe	38 mm
Maß a	120 mm
Maß b	110 mm
Maß h	38 mm

## Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite min.	350 mm
Kanalhöhe min.	38 mm
Querschnitt Zug a	4060 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug b	3934 mm <sup>2</sup>