

Klemmwinkel mit Hakenkopfschraube Typ KWH zur Befestigung in der Montage-schiene Typ MS5030.
Der Klemmwinkel ist der jeweiligen Materialstärke des Trägers anzupassen.

Der Klemmwinkel wird in Kombination mit Profilschienen der Schlitzweite 22 mm eingesetzt.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6355072
Typ	KWH 25 FT
Bezeichnung 1	Klemmwinkel
Bezeichnung 2	mit Hakenschraube, h = 25 mm
Hersteller	OBO
Dimension	60x50
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Paar
Gewicht	87 kg
Gewichtseinheit	kg/100 Paar


Technisches Datenblatt

Klemmwinkel KWH FT

Artikelnummer: 6355072



Abmessungen

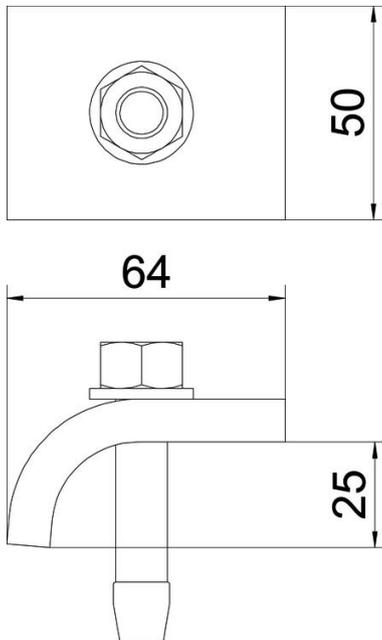

Höhe	25 mm
------	-------

Technische Daten

F in kN	5,7 kN
Geeignet für Flanschstärke max.	28 mm
Geeignet für Flanschstärke min.	22 mm
Gewinde metrisch	12
Schraube	M12 x 60