

# Technisches Datenblatt

## Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 100 mm

Art.-Nr. 6026990



Trennwand zur Unterteilung der WDK-Kanäle der Kanalhöhe 100 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6026990
Typ	2371 100
Bezeichnung 1	Trennwand
Dimension	100x2000mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	40,00 kg/100 m

### Technische Daten

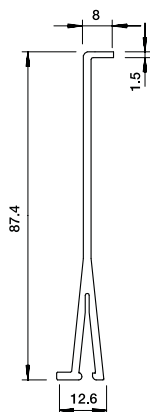

Länge	2.000,00 mm
Breite	12,60 mm
Höhe	87,40 mm
Kanalhöhe	100,00 mm
Ausführung	Einzel
Befestigungsart	steckbar
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>