

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130  
Art.-Nr. 6112513



Außeneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA...

#### Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.




**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

## Stammdaten

Art.-Nr.	6112513
Typ	GA-AS53130EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	Alu starre Form
Dimension	190x190x130
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Oberfläche	eloxiert
Oberfläche Kürzel	EL
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	117,70 kg/100 St.

## Technische Daten

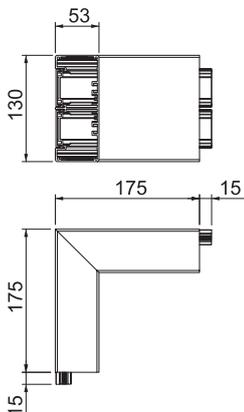

Länge	2.000,00 mm
Breite	130,00 mm
Höhe	53,00 mm
Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanal-Abmessung	53 x 130 mm
für Kanalbreite	130,00 mm
für Kanalhöhe	53,00 mm
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °