

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S90130

Art.-Nr. 6276913



Außeneck zur direkten Wandmontage geeignet.

Oberteil muß separat bestellt werden.

Hinweis:

Bei eloxierten Installationskanälen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf Material- und Verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).




**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

## Stammdaten

Art.-Nr.	6276913
Typ	GA-SA90130EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	symmetrisch
Dimension	90x130mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Oberfläche	eloxiert
Oberfläche Kürzel	EL
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	199,60 kg/100 St.

## Technische Daten

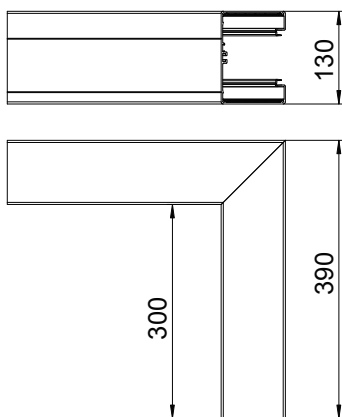

Länge	300,00 mm
Breite	130,00 mm
Höhe	90,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanal-Abmessung	90 x 130 mm
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	80 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °