


# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 130,  
Kanalhöhe 53  
Art.-Nr. 6113200

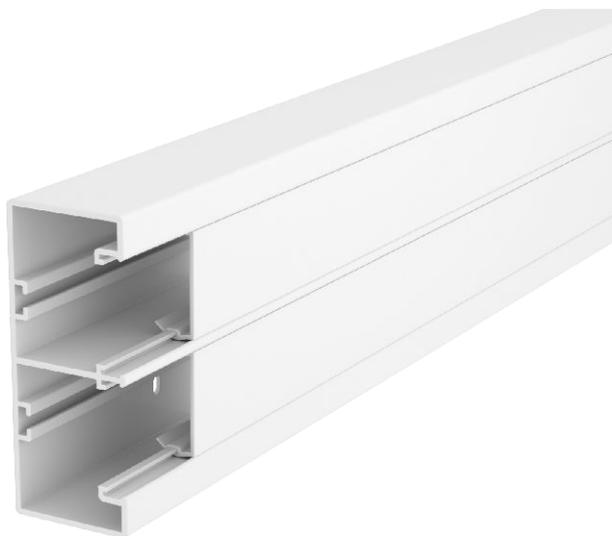

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.




**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Art.-Nr.	6113200
Typ	GK-53130RW
Bezeichnung 1	Geräteeinbaukanal
Bezeichnung 2	Rapid 45-2 2-zügig
Dimension	53x130x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	174,00 kg/100 m

## Technische Daten

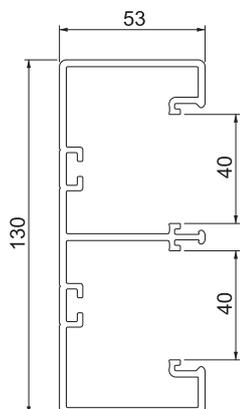

Länge	2.000,00 mm
Breite	130,00 mm
Höhe	53,00 mm
Anzahl der Oberteile	2
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Oberteil mitgeliefert	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>